


Steckdosenleitung KMEB-2-230-2,5

Teilenummer: 174846

FESTO

vorkonfektioniert, für MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete.

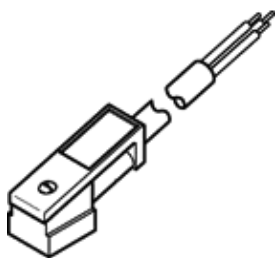

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	200 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	6,2 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze