


Drossel-Rückschlagventil GRGA-M5-QS-4-LF-C

Teilenummer: 175065

FESTO

Abluftdrosselung mit Feindrossel und QS-Steckverschraubung

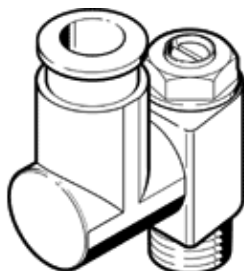

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	40 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	50 ... 75 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	80 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	100 ... 150 l/min
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	14 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	vernickelt Messing
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss