


Anschlussleitung KMP1-02-II-8-10

Teilenummer: 175657
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel IIMP-02, fertig konfektioniert für sechs bis acht
Ventilplätze, 10 m lang.

Auslaufstyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

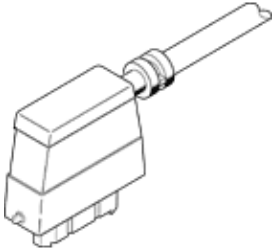

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250\text{ V}$
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	5.672 g
Elektrischer Anschluss	40-polig Dose
Kabelaufbau	39 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	17 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert