

Ventilbausatz CPV14-BS-5/3G-1/8


Teilenummer: 176057

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

um aus zwei 3/2-Wegeventilen, die Funktion eines 5/3-Wegeventiles, Mittelstellung gesperrt, zu bilden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

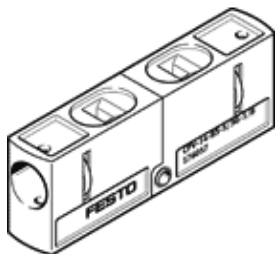

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss