


Multipolverteiler MPV-E/A12-M8

Teilenummer: 177670

FESTO

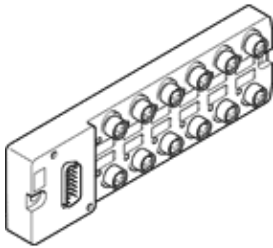

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Produktgewicht	120 g
Elektrische Anschlusstechnik E/A	M8 3-polig
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Strombelastbarkeit pro Steckplatz	1 A
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt
Werkstoff Dose	Messing