


# Steckverbindung CQ-22H-18

Teilenummer: 177704

FESTO

für hohen Durchfluss.

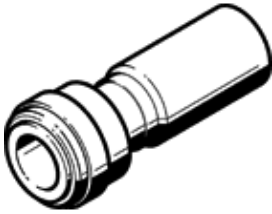

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	17,3 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	22 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-22
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 18 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei