


Blindstopfen CQC-15H

Teilenummer: 177713

FESTO

zum Verschließen von Steckanschlüssen.

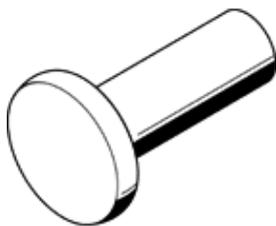

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 7 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 15 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C |
| Produktgewicht | 6 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse CQ-15 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Steckhülse CQ-15 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Blindstopfen | POM |