


Steckhülse CQH-18-QS-16

Teilenummer: 177722

FESTO

zum Verbinden von CQ nach QS-Verschraubungen.

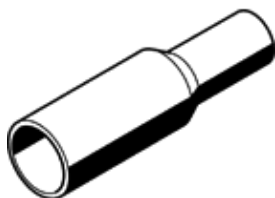

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-18
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-16
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM