


# Adsorptionstrockner LDF-H1-G1/4-110

Teilenummer: 178517

FESTO

für trockene und saubere Druckluft.

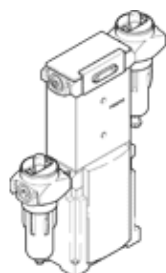

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	kaltregenerierender Adsorptionstrockner
Eingangsdruck 1	4 ... 10,5 bar
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Drucktaupunkt	-40 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	2.2.1 nach DIN ISO 8573-1
Mediumstemperatur	2 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	2 ... 50 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	5.400 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss