 



Nahrungsschalter SMPO-8E

Teilenummer: 178563

FESTO

pneumatisch, fur Antriebe mit T-Nut, ohne Befestigungsbausatz.
Separates Befestigungselement SMB-8E (Teilenummer 178230)
notwendig.

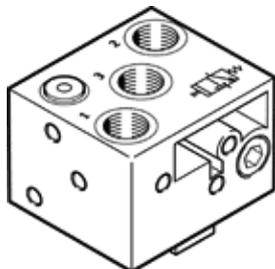

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messprinzip	magnetisch
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geolter Betrieb nicht moglich
Umgebungstemperatur	-15 ... 60 °C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Einschaltzeit	22 ms
Ausschaltzeit	52 ms
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehor von oben in Nut einsetzbar
Ventilfunktion	3/2
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht	11 g
Werkstoff Gehause	Aluminium PA eloxiert hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	optisch
Schutzart	IP65
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L