 



Fronttafelventil SV/O-3-PK-3X2

Teilenummer: 184135

FESTO

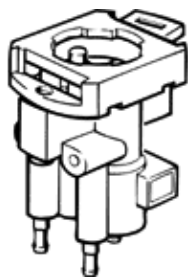

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss	70 l/min
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2,5 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	34 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR