


Steckdose FBSD-GD-13,5

Teilenummer: 18496

FESTO

für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln.

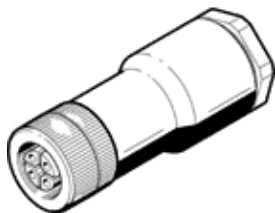

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	40 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gerade / Schraubklemme Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg13,5
Zulässiger Kabeldurchmesser	10 ... 12 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze Weissbronze beschichtet