


Steckdose NTSD-WD-9

Teilenummer: 18527

FESTO

für Ventilinseln.

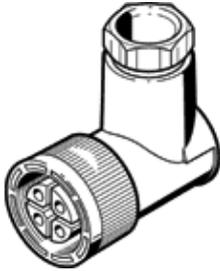

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|--|
| Befestigungsart | mit Überwurfmutter |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 30 g |
| Elektrischer Anschluss | 4-polig Dose gewinkelt Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich AC | ≤ 250 V |
| Strombelastbarkeit | 16 A |
| Kabelverschraubung | Pg9 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 6 ... 8 mm |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung Messing |