


Stecker SEA-GS-M8

Teilenummer: 18696

FESTO

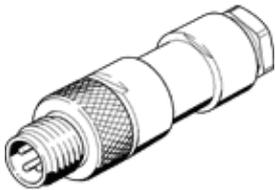

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	9 g
Elektrischer Anschluss	3-polig M8x1 Stecker gerade / Lötanschluss
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	3,5 ... 5 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet