


# Adapterplatte VIGP-03-7,0-4,0

Teilenummer: 18740  
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

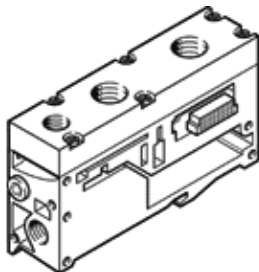

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	36 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck	3 ... 6 bar
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	570 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Innengewinde
Befestigungsart Ventil	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2