

# Anschlussblock CPE18-PRSG-3

Teilenummer: 187825


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

für Ventile der Compact Performance-Baureihe, mit geschlossenen PRS-Kanälen.

Bei diesem Anschlussblock dürfen nur Verschraubungen mit G-Anschluss eingesetzt werden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

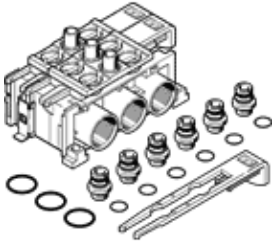

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 3  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produktgewicht                         | 225 g  |
| Befestigungsart Anschlussplatte        | mit Durchgangsbohrung<br>mit Hutschiene                    |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G1/2   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                      | PA-verstärkt   |