


Kabeldose ASI-SD-FK

Teilenummer: 18785

FESTO

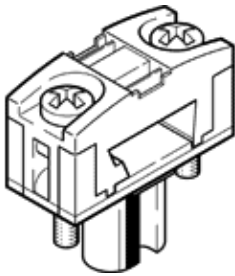

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6,8 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose gerade
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 75 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-30 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze