


# Steckdose MSSD-EB-M12-MONO

Teilenummer: 188024

FESTO

für Ventile MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.

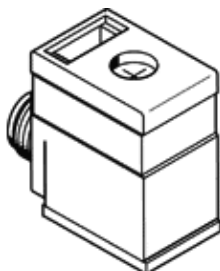

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Produktgewicht	13,18 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose, nach EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 2-polig, A-codiert
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich AC	12 ... 24 V
Strombelastbarkeit	0,12 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Schraubverriegelung	Stahl, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	HNBR NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert Messing, vergoldet