


Anschlussblock VIGM-04-D-1

Teilenummer: 18831

FESTO

für Ventilinsel

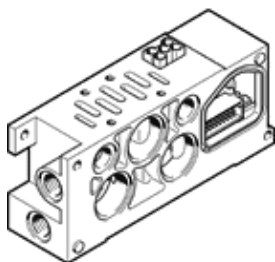

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss