

Anschlussblock VIGI-04-D-3


Teilenummer: 18841

Auslaufprodukt

für Ventilinsel.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

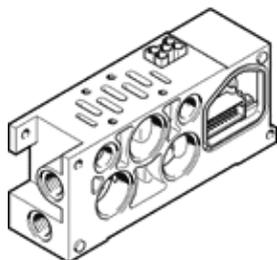

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss