


Vorortsteuerung DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

Teilenummer: 188473

FESTO

für Zylinderbaureihe DLP.

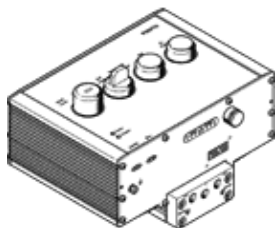

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Einsatz im Außenbereich	C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Betriebsspannungsbereich DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Betriebsspannungsbereich DC AS-Interface Zusatzversorgung	20,4 ... 28,8 V
Max. Stromaufnahme	180 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	1.700 g
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl verzinkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)