


Ventilinsel IIFB-02-1/4-14-BU

Teilenummer: 18862

FESTO

Installationsinsel Typ 02, G1/4, mit Feldbusanschluss.

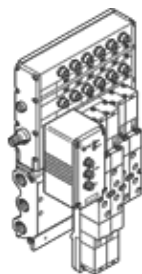

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------|--|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
| Normalnennendurchfluss | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrische Ansteuerung | Feldbus integrierte Steuerung |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 14 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Inseltyp | 02 |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Steuerluftversorgung | extern intern |
| Ventilinselaufbau | Festraster |
| Steuerdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Mediumtemperatur | -5 ... 50 °C |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |