


# Ventilinsel

## IIMP-02-1/8-12-BU

Teilenummer: 18868

FESTO

Installationsinsel Typ 02, G1/8, mit Multipolanschluss.

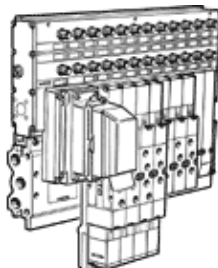

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss	750 ... 1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Max. Anzahl der Ventilplätze	12
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	02
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	Festraster
Steuerdruck	1,5 ... 10 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten