


Anschlussblock VIGK-04-D-3

Teilenummer: 18888

FESTO

für Ventilinsel.

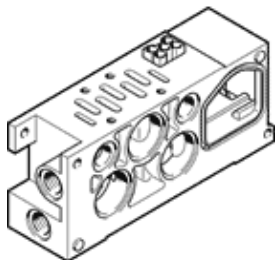

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Basierend auf Norm | ISO 5599-2 |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | UL - Recognized (OL) |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss |