


Ventilinsel VIFB-03-B

Teilenummer: 18980

FESTO

Ventilinsel VIMP-/VIFB-03, mit Feldbusanschluss.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.

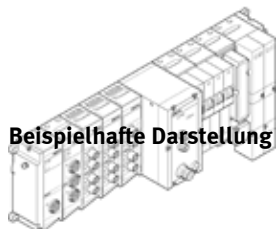

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnennendurchfluss	300 ... 1.300 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Max. Anzahl der Ventilplätze	26
Max. Anzahl der Druckzonen	3
Elektrisches E/A-System	ja
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Baubreite	18 mm 26 mm
Schutzart	IP65
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	03
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	modular und erweiterbar
Betriebsdruck für Ventilinsel mit interner Steuerluftversorgung	4 ... 8 bar
Steuerdruck	4 ... 6 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung DC	24 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C