


Mehrfachverteiler QSQ-1/4T-3/16-U

Teilenummer: 190609

FESTO

360° ausrichtbar, 4 Abgänge.

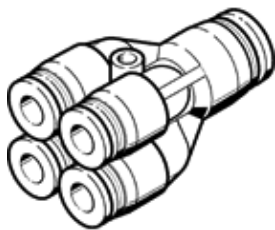

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	2,8 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	20,5 g
Anzahl Abgänge	4
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei