


L-Lang-Steckverschraubung QSMML-1/4-1/8-U

Teilenummer: 190734

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

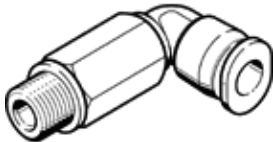

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 1,9 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 14 Nm |
| Produktgewicht | 31 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 1/8" |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PBT |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |