


Mehrfachverteiler QSLV2-1/8-5/32-U

Teilenummer: 190765

FESTO

360° ausrichtbar, 2fach.

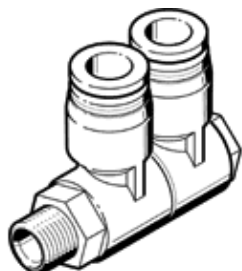

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2,4 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 8 Nm |
| Produktgewicht | 26 g |
| Anzahl Abgänge | 2 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 5/32" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |