


T-Steckverschraubung QSMT-10-32-UNF-5/32-U

Teilenummer: 190813

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

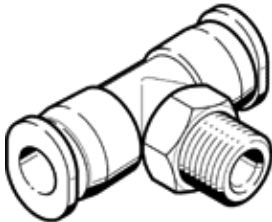

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	2,2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	4,5 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde UNF10-32
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei