


# T-Steckverschraubung QST-10-32-UNF-3/16-U

Teilenummer: 190815

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

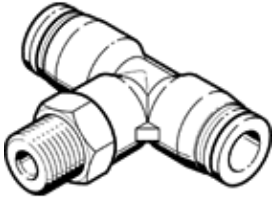

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	1,4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	15,5 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	Außengewinde UNF10-32
Pneumatischer Anschluss Abgang	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei