


# T-Steckverschraubung QSTF-1/8-5/32-U

Teilenummer: 190823

FESTO

360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant.

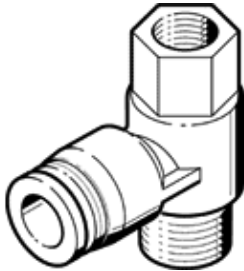

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form, Zusatzanschluss Innengewinde längs
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm
Produktgewicht	23 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Befestigungsart	Außensechskant 9/16
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 1/8 NPT für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	14 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei