


Rückschlagventil HB-3/8-QS-3/8-U

Teilenummer: 190865

FESTO

Durchfluss vom QS-Steckanschluss zum Außengewinde.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

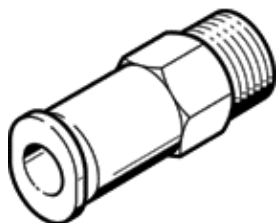

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 3/8 NPT |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnennndurchfluss | 1.550 l/min |
| Betriebsdruck | -1 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. Differenzdruck öffnen | 0,1 bar |
| Min. Differenzdruck schließen | 0,2 bar |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 48 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |