


Interface CAMC-F-EP

Teilenummer: 1911917

FESTO

Einschubkarte für Feldbusanschlutung.

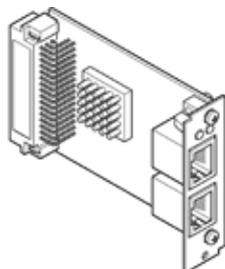

Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	Steckmodul für CMMP-AS...-M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Einbaulage	beliebig
Protokoll	EtherNet/IP
Kommunikationsprofil	FHPP
Baudrate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologien	Stern Ring Linie
Medienredundanz	DLR
IP-Adressvergabe	FCT DHCP BOOTP DIP-Schalter
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose RJ45
Minimale Zykluszeit	1 ms
LED Anzeigen	Ethernet-Kommunikationsaktivität Ethernet-Leitungsüberwachung Modulstatus Networkstatus
Konfigurations-Unterstützung	EDS
Parametrierung	FCT
Zusätzliche Funktionen	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch