 



Stoßdämpfer YSRW-5-8

Teilenummer: 191192

FESTO

selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie.

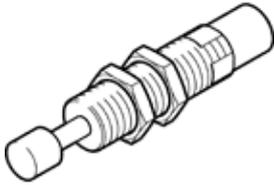

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	5
Hub	8 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Max. Anschlagkraft	200 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	1,3 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	10.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	0,9 N
Produktgewicht	8 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl