


Führungseinheit FEN-12/16- -GF

Teilenummer: 19168

FESTO

mit Gleitführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.

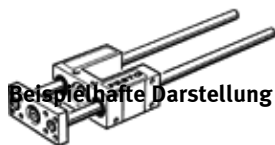

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|-----------------------------|
| Baugröße | 12/16 |
| Hub | 1 ... 200 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Gleitführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Verschiebekraft | 15 N |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 12 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 490 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 12 g |
| Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub | 40 mm |
| Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub | 4,9 mm |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Alu-Knetlegierung, eloxiert |