 



Druckluftspeicher VZS-20-B

Teilenummer: 192161

FESTO

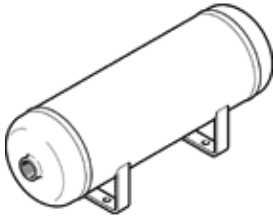

Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	20 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm	EN 286-1
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 100 °C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	130 Nm
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	9.000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Kondensatableitung	G3/8
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Druckluftspeicher	Stahl pulverbeschichtet