

Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A

Teilenummer: 192433

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

 

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb.

Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

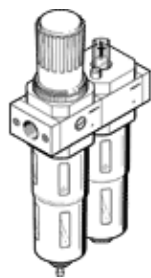

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | G1/4 vorbereitet |
| Betriebsdruck | 2 ... 12 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Druckhysterese | 0,4 bar |
| Normalnennndurchfluss | 5.000 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Mediumtemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 2.600 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |