


Steckdose MSSD-EB-S-M14

Teilenummer: 192745

FESTO

mit Schneidklemmtechnik.

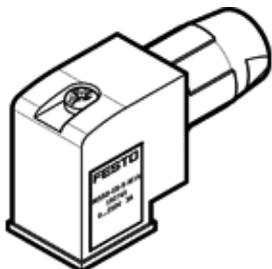

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	10
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0,25 ... 0,5 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz