


Steckdosenleitung KMYZ-4-24-2,5-B

Teilenummer: 193691

FESTO

für Schnellschaltventile.

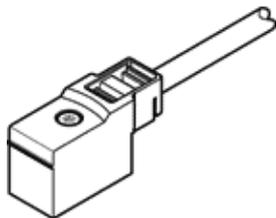

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	32 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt Kabel viereckige Bauform MSZC
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabelaufbau	2x0,35
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze