


Balgzylinder EB-325-95

Teilenummer: 193788

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.

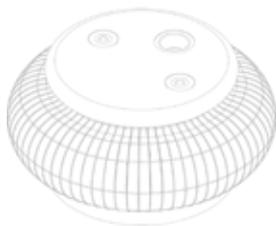

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	325
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	340 mm
Hub	95 mm
Max. Höhe ausgefahren	150 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	51 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	300 N
Produktgewicht	4.100 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt