 



Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6-LF

Teilenummer: 193968
Auslaufprodukt

FESTO

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

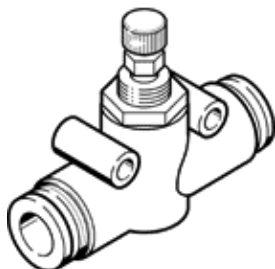

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	75 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	260 ... 270 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	110 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Regulierschraube	hochlegierter Stahl