


# Bediengerät SPC200-MMI-1F

Teilenummer: 194018

FESTO

für Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2007.

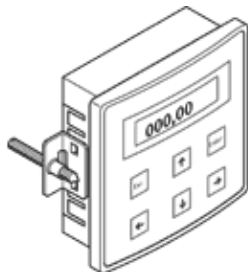

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konfigurations-Unterstützung	EDS-Datei
Anzeige	2x16 Zeichen LCD-Display
Bedienelemente	6 Tasten Folientastatur
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Typische Stromaufnahme Einschub	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	225 g
Ausführung MMI-Schnittstelle	RS232C galvanische Trennung 9600 - 115200 Baud 8 Bit Daten 1 Stopbit even parity kein Handshake
Elektrischer Anschluss Betriebsspannung	Klemmleiste 3-polig
Elektrischer Anschluss MMI-1	Stecker SUB-D 9-polig