 



Wartungseinheit FRCS-1/2-D-O-DI-MAXI-A

Teilenummer: 194991

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination,
Baureihe S, mit abschließbarem Reglerkopf.

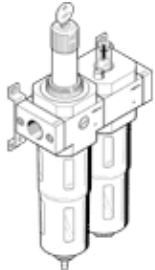

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4" vorbereitet
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Eingangsdruck 1	2 ... 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	3.300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC