 



# Wartungseinheit FRCS-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A

Teilenummer: 195001

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination,  
Baureihe S, mit abschließbarem Reglerkopf.

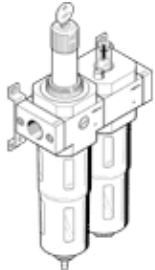

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4" vorbereitet
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Eingangsdruck 1	1,5 ... 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	5.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC