 



Wartungsgeräte-Kombination LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

Teilenummer: 195185

FESTO

mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar,
für ungeölte Luft.

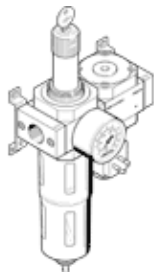

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul Druckschalter Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Eingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Normalnennndurchfluss	5.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.840 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC