 



Wartungsgeräte-Kombination LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KD

Teilenummer: 195196

FESTO

mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar,
für ungeölte Luft.

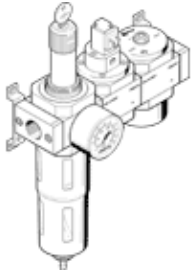

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil Filterregler mit Manometer Sicherheitseinschaltventil
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	2,5 ... 12 bar
Eingangsdruk 1	3 ... 16 bar
Normalnennndurchfluss	2.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	3.540 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC