 



Drucksensor SDE-2,5-5V/20MA

Teilenummer: 19561

FESTO

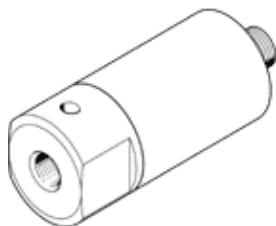

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	ja
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Piezoresistiver Drucksensor
Analogausgang	4 - 20 mA 1 - 5 V
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 30 V
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
CE-Zeichen	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 85 °C
Produktgewicht	120 g
Druckmessbereich	0 ... 2,5 bar
Genauigkeit FS	1 %
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 4-polig
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium eloxiert