 



Drucksensor SDE-16-10V/20MA

Teilenummer: 19564

FESTO

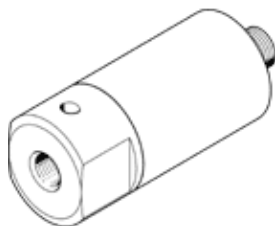

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	ja
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Piezoresistiver Drucksensor
Analogausgang	0 - 10 V 0 - 20 mA
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 30 V
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
CE-Zeichen	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 85 °C
Produktgewicht	120 g
Druckmessbereich	0 ... 16 bar
Genauigkeit FS	1 %
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 4-polig
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium eloxiert