


Pneumatik-Anschaltung CPX-GP-03-4,0

Teilenummer: 195738

FESTO

bindet die Ventilinsel VIMP/VIFB Midi/Maxi an modulares elektrisches Terminal CPX an.

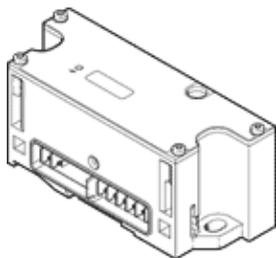

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschaltung Ventilinseln	Typ 03, MIDI/MAXI
Diagnose	- Unterspannung Ventile
Max. Anzahl der Ventilplätze	26 bei monostabilen Ventilen
LED Anzeigen	- 1 Sammeldiagnose - Kanalstatus auf Ventilen
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA (Betriebsspannungsversorgung Elektronik) Typ. 30 mA (Lastspannungsversorgung Ventile)
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,2 A
Max. Summenstrom pro Modul	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zusatzeinspeisung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	390 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Werkstoffinformation Deckel	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss