


Ausgangsmodul CPX-4DA

Teilenummer: 195754

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX, 4 digitale Ausgänge.

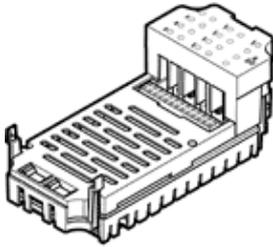

Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschluss technik) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produktgewicht	42 g
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 4 Kanaldiagnose 4 Kanalstatus
Diagnose	Kurzschluss/Überlast pro Kanal Unterspannung Ausgänge
Anzahl Ausgänge	4
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Verhalten nach Kurzschluss Überwachung Modul
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 16 mA
Kennlinie Ausgänge	in Anlehnung an IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul	4 A
Max. Stromversorgung pro Kanal	1 A (24 W Lampenlast)
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zwischeneinspeisung
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal